



冷凍式エアドライヤ オプション取扱説明書


IDF4E-10-MS~IDF11E-10-MS IDU3E-10-MS ~ IDU6E-10-MS

- ・本取扱説明書はオプション仕様MとSに対応するものです。
- ・その他のオプション仕様につきましては、併せてそのオプション記号に対応する取扱説明書をご参照ください。
- ・オプション以外の部分につきましては、標準の取扱説明書をご参照ください。

1. 仕様内容


モータ式オートドレン付
電源，端子台接続

2. モータ式オートドレンについて

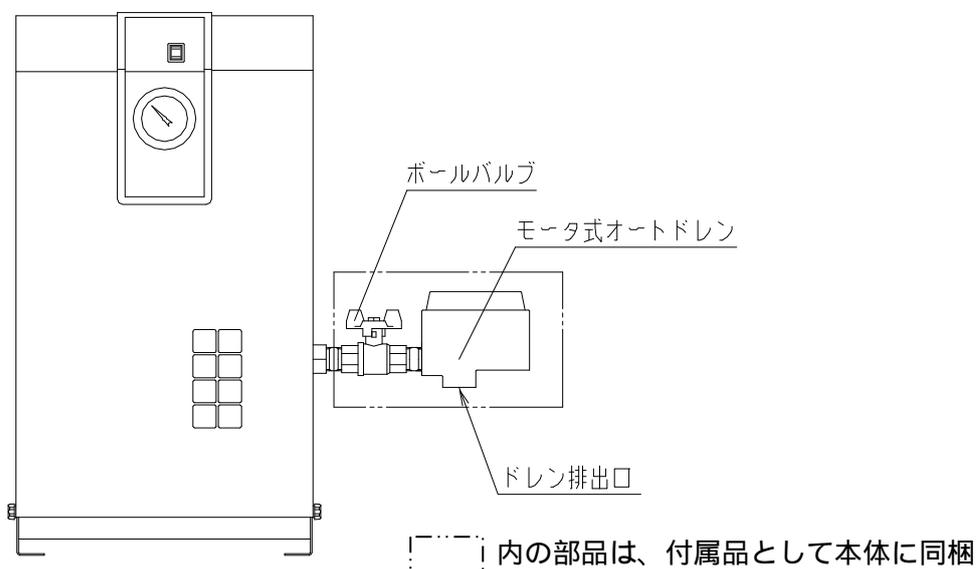


【オートドレン取付について】

ドレン排出継手をスパナで固定し、ボールバルブとモータ式オートドレンを取付けてください。
オートドレンからの電線とドライヤ本体より出ている電線を接続して下さい。
(防滴コネクタがついていますので奥までしっかり差し込んで下さい。)

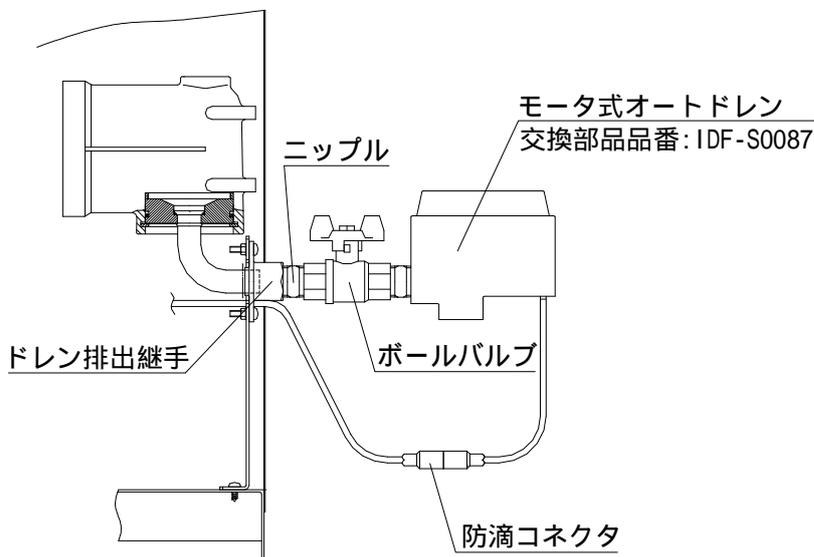


3. 電源，端子台接続について

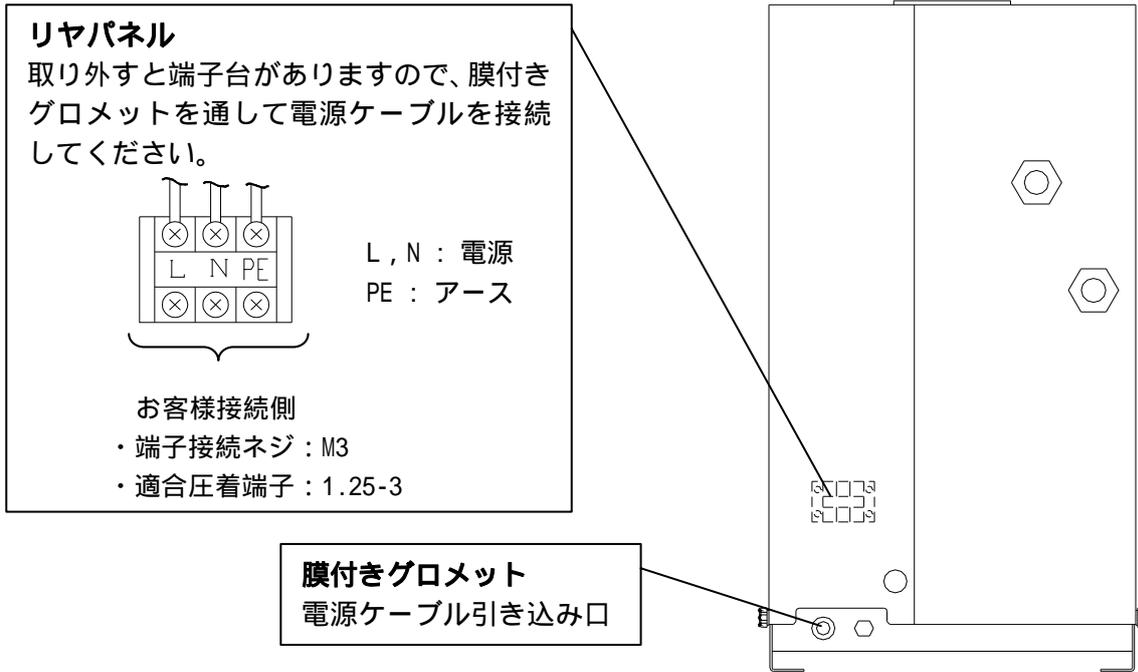

3. 電気配線図


IDF4E ~ 8E-10-MS, IDU3E/4E-10-MS

AC100V(50Hz)
AC100, 110V(60Hz)

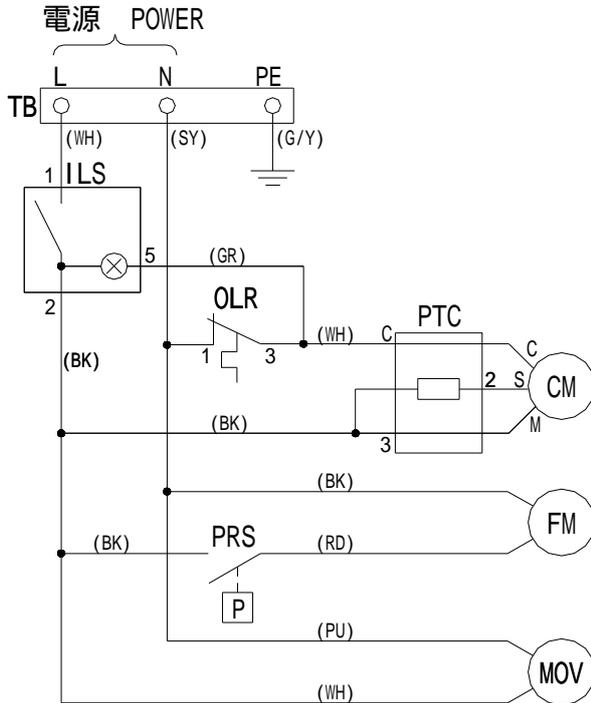

IDF11E-10-MS, IDU6E-10-MS

AC100V(50Hz)
AC100, 110V(60Hz)

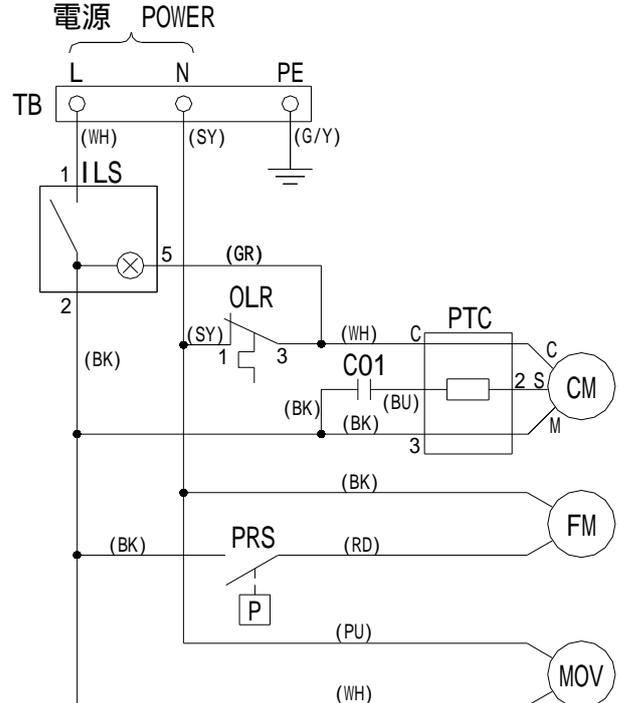

記号 SYMBOL	名称 DEVICE NAME	記号 SYMBOL	名称 DEVICE NAME
CM	冷凍用圧縮機 COMPRESSOR MOTOR	PTC	PTCスタータ(起動リレー) PTC STARTER(START RELAY)
FM	ファンモータ FAN MOTOR	C01	冷凍用圧縮機用キャパシタ CAPACITOR FOR COMPRESSOR
OLR	オーバロードリレー OVERLOAD RELAY	MOV	モータ式オートドレン MOTOR OPERATED VALVE
PRS	冷媒圧力スイッチ PRESS.SWITCH(REFRIG.)	TB	端子台 TERMINAL BLOCK
ILS	ランプ付スイッチ SWITCH WITH LAMP	-	-

記号 SYMBOL	線色 WIRE COLOR
(BK)	黒 BLACK
(WH)	白 WHITE
(GR)	灰 GRAY
(SY)	空 SKY BLUE
(RD)	赤 RED
(BU)	青 BLUE
(PU)	紫 PURPLE
(G/Y)	緑/黄 GREEN/YELLOW